

de Installationsanleitung
en Installation Instructions
fr Instructions d'installation
sv Installationsanvisning
nl Installatieaanwijzing
it Istruzioni di montaggio
fi Asennusohje

es Instrucciones de montaje
no Installasjonsveiledning
da Installationsvejledning
pl Instrukcja montażu
cs Montážní list
sk Návod na montáž
hu Telepítési leírás

el Οδηγίες Εγκατάστασης
sr Uputstva za montažu
hr Uputstva za montažu
sl Navodila za instaliranje
ro Instrucțiuni de instalare
ru Инструкция по установке



RMZ792

de Montage
en Fitting
fr Montage
sv Montering
nl Montage


it Montaggio
fi Asennus
es Montaje
no Montering
da Montering

pl Montaż
cs Montáž
sk Montáž
hu Telepítés
el Οδηγίες Τοποθέτησης


sr Montaža
hr Montaža
sl Montaža
ro Montaj
ru Монтаж








74 421 0198 0





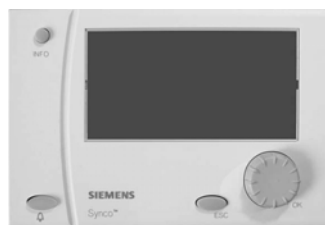


RMZ792

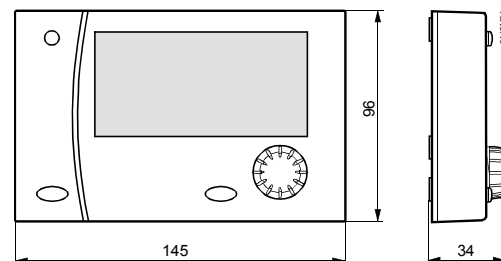

[mm]

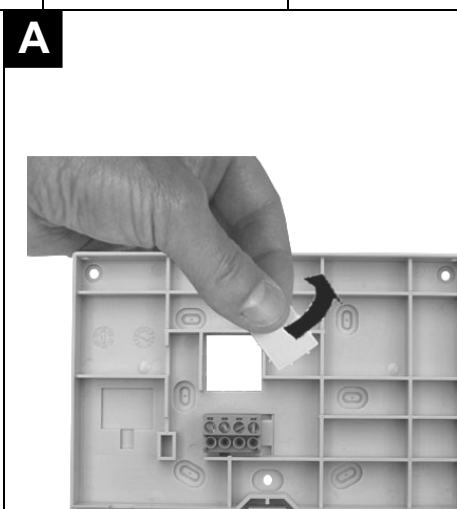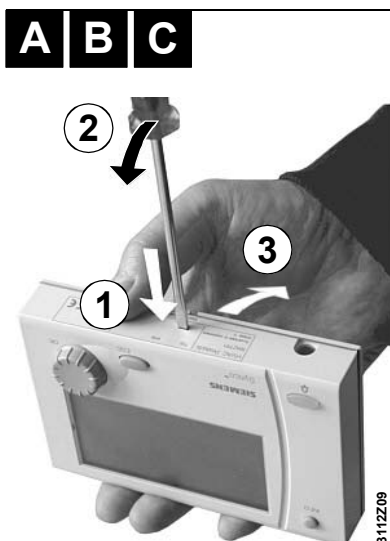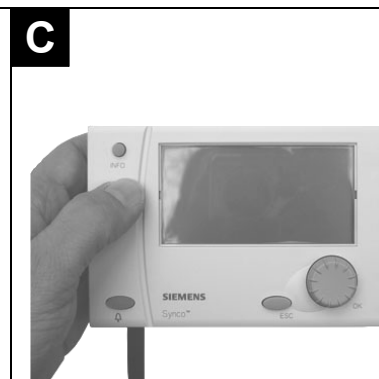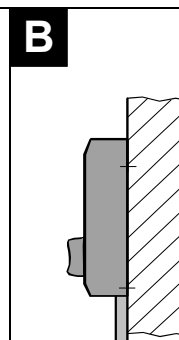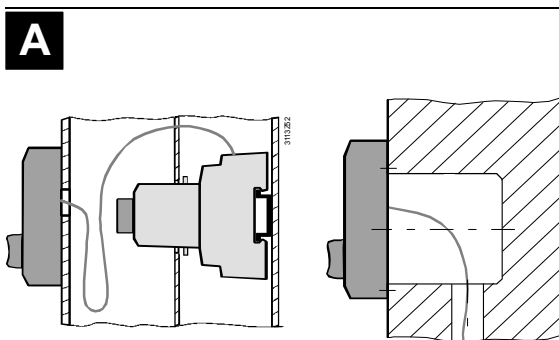

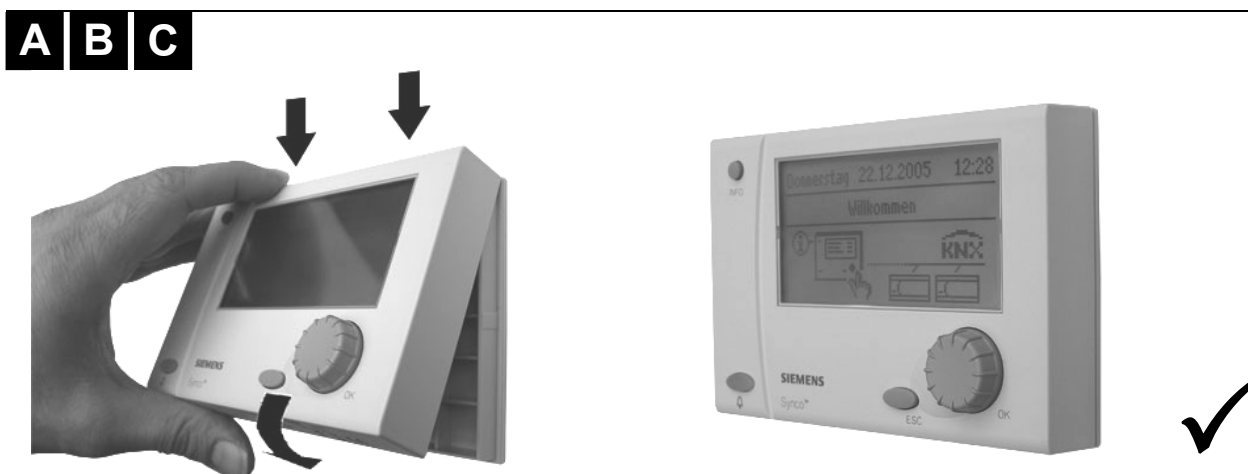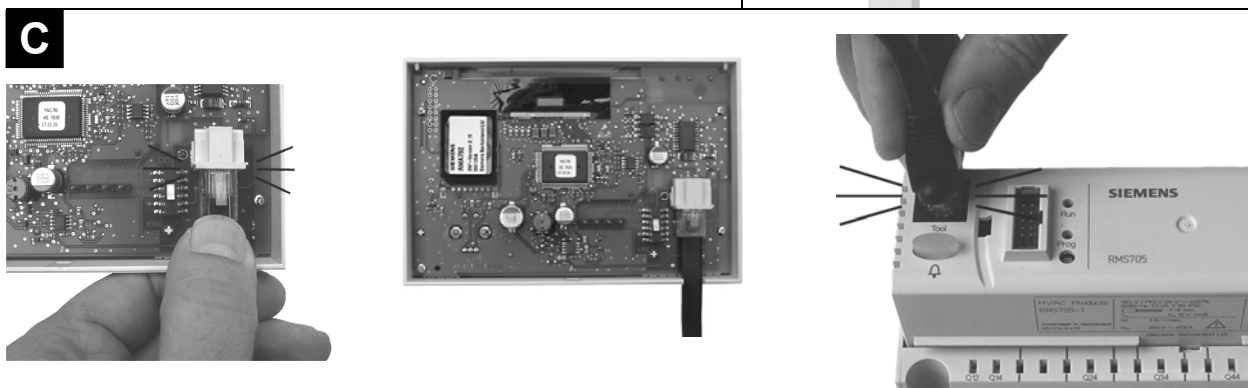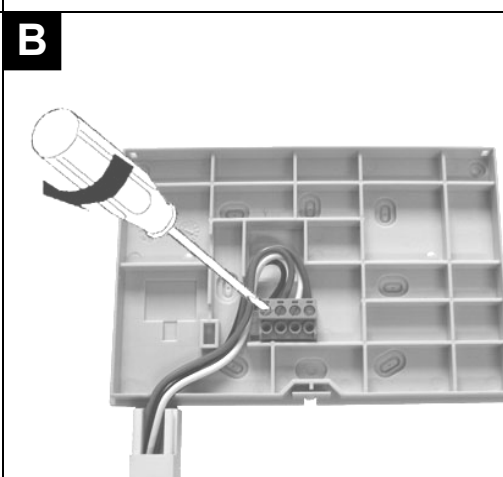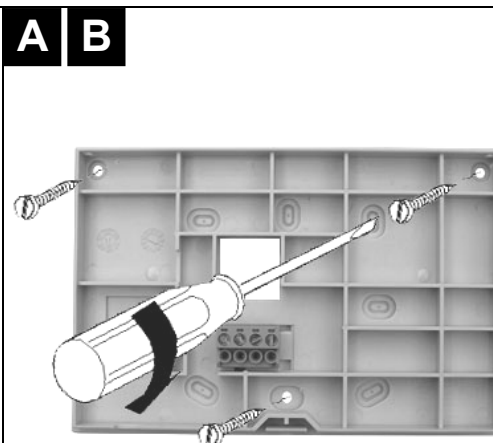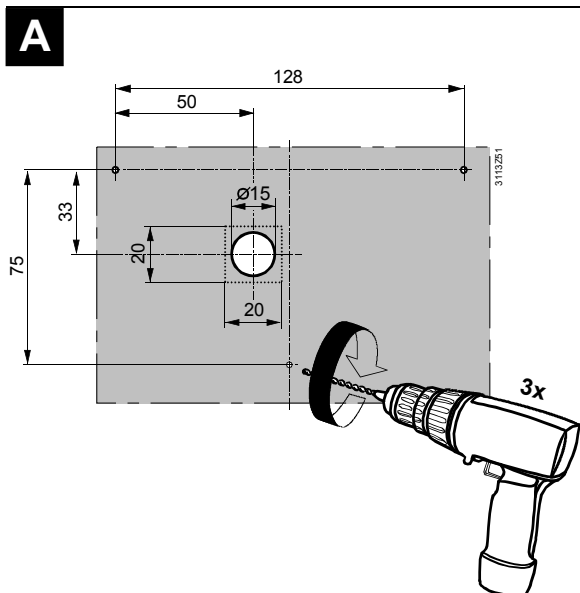

de Elektrische Installation	it Installazione elettrica	pl Instalacja elektryczna	sr Elektroinstalacija
en Electrical installation	fi Sähköasennukset	cs Elektrická instalace	hr Elektroinstalacija
fr Raccordement électrique	es Instalación eléctrica	sk Elektrická inštalácia	sl Električna priključitev
sv Elektrisk installation	no Elektrisk installasjon	hu Elektromos szerelés	ro Instalare electrica
nl Elektrische installatie	da Elektrisk installation	el Ηλεκτρική εγκατάσταση	ru Электрические соединения

de Elektrische Installation

Die elektrische Installation ist nach den örtlichen Vorschriften durchzuführen.

 Um eine Beschädigung der elektrischen Schaltkreise durch elektrostatische Entladung zu vermeiden, berühren Sie ein geerdetes Objekt oder einen Metallgegenstand, bevor Sie die Leiterplatte berühren.

en Electrical installation

Ensure that the electrical installation complies with the relevant local safety regulations.

 To make certain that electrical circuits will not be damaged by electrostatic discharging, always touch a grounded object or metal object first before touching the printed circuit board.

fr Raccordement électrique

Respectez les prescriptions locales pour le raccordement électrique

 Pour éviter d'endommager les circuits électriques par une décharge électrostatique, toujours toucher un objet mis à la terre ou un objet métallique avant de toucher la carte de circuit imprimé.

sv Elektrisk installation

Lokala föreskrifter skall beaktas vid elektrisk installation.

 För att undvika skador på elektroniska kretsarna pga elektrostatiske urladdningar, skall man alltid vidröra ett jordat objekt eller ett metallföremål innan man tar kretskortet.

nl Elektrische installatie

De elektrische installatie dient volgens de plaatselijke voorschriften te worden uitgevoerd.

 Om er zeker van te zijn dat elektronische circuits niet worden beschadigd door elektrostatische ontlading, dient men eerst een geaard object aan te raken voordat men de printplaat aanraakt.

it Installazione elettrica

Assicurarsi che i collegamenti elettrici rispettino le normative locali.

 Per evitare danni a causa di scariche elettrostatiche, prima di toccare i circuiti elettronici assicurarsi di essere collegati ad una messa a terra.

fi Sähköasennukset

Sähköasennukset on tehtävä paikallisten määräysten mukaisesti.

 Jotta sähköpiirit eivät vaurioituisi sähköstaattisten purkausten vuoksi, koske aina ensin jotakin maadoitettua kohdetta tai metalliesinettä, ennen kuin kosket piirilevyyn.

es Instalación eléctrica

Asegurarse de que las instalaciones eléctricas cumplen con las normativas locales de seguridad.

 Para evitar que se produzcan descargas electrostáticas que puedan dañar los circuitos eléctricos, toque un objeto en conectado a tierra o un objeto metálico antes de manipular la placa de circuito impreso.

no Elektrisk installasjon

Påse at installasjonen gjøres iht. stedlige elektriske forskrifter.

 For å sikre at elektriske kretser ikke ødelegges av elektrostatiske utladninger, berør alltid et jordet objekt eller et metallobjekt før berøring av kretskortet.

da Elektrisk installation

Den elektriske installation skal være i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen.

 For at undgå at de elektriske kredse beskadiges af elektrostatisk udladning, skal du altid berøre et jordet objekt eller en metalgenstand, før du berører printpladen.

pl Instalacja elektryczna

Upewnij się, że instalacja elektryczna jest zgodna z odpowiednimi przepisami lokalnymi.

 W celu uniknięcia uszkodzenia obwodów elektrycznych przez ładunek elektrostacyjny, zawsze przed dotknięciem płytki drukowanej należy dotknąć uziemienia lub przedmiotu metalowego.

cs Elektrická instalace

Elektrická instalace musí být provedena v souladu s místními předpisy a nařízeními.

 Ujistěte se že elektrické obvody nemohou být poškozeny elektrostickou elektřinou, vždy se nejdříve dotkněte uzemněných nebo kovových předmětů před tím než se dotknete tištěného spoje.

sk Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia sa prevádza podľa miestnych predpisov.

 Aby ste predišlo poškodeniu elektrického spínacieho okruhu elektrostickým výbojom, dotknite sa uzemneného objektu alebo kovového predmetu, pred tým ako sa dotknete platne plošného spoja.

hu Elektromos szerelés

Az elektromos telepítésre vonatkozó helyi előírásokat minden esetben be kell tartani.

 Az elektromos kisülés okozta károsodások elkerülése érdekében kérjük, hogy a kezelő nyomtatott áramköri lapjának megérintése előtt fogjon meg leföldelt tárgyat, vagy fémet a töltés levezetése érdekében!

el Ηλεκτρική εγκατάσταση

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση τηρεί τους σχετικούς εγχώριους κανονισμούς ασφαλείας.

 Για να είστε σίγουροι ότι τα ηλεκτρονικά κυκλώματα δεν θα καταστραφούν από ηλεκτροστατική αποφόρτιση, πάντα να αγγίζετε ένα γειωμένο αντικείμενο ή ένα μεταλλικό αντικείμενο πριν αγγίξετε την ηλεκτρονική πλακέτα.

sr Elektroinstalacija

Proverite da li je elektroinstalacija usklađena sa zakonskim propisima.

 Da bi izbegli oštećenje elektronskih kola elektrostatičkim naelektrisanjem, obavezno dodirnite uzemljeni predmet ili veći metalni predmet pre dodirivanja štampanih elektronskih kola.

hr Elektroinstalacija

Provjerite da je elektroinstalacija usklađena s zakonskim propisima.

 Da ne bi došlo do oštećenja dijelova elektronike zbog elektrostatičkog pražnjenja, prvo dotaknite uzemljenu točku ili metalni predmet prije doticanja tiskane pločice s vodovima.

sl Električna priključitev

Obvezno upoštevajte nacionalne predpise za električne instalacije.

 Da ne bi prišlo do poškodbe električnih vezij zaradi elektrostatične razelektritve, se vedno najprej dotaknite ozemljenega ali kovinskega predmeta in šele nato tiskanega vezja.

ro Instalare electrica

Asigurați-vă ca instalarea electrică este în conformitate cu reglementările locale privind siguranța.



 Pentru a vă asigura că circuitele electrice nu vor fi distruse de descărcări electrostatice, atingeți întotdeauna un obiect de metal sau legați la pământ înainte de a atinge pentru prima oară placa de circuit imprimat.

ru Электрические соединения



Убедитесь, что электрические соединения соответствуют текущим правилам и нормам безопасности.

 Для того, чтобы предотвратить повреждение электрических цепей электростатическим разрядом всегда касайтесь заземленных или металлических объектов перед прикосновением к печатной плате.



A B KNX

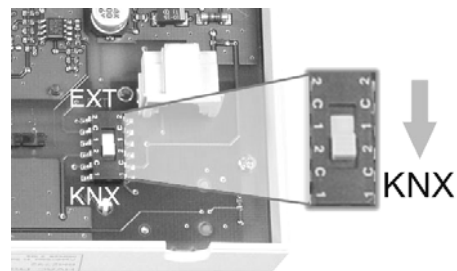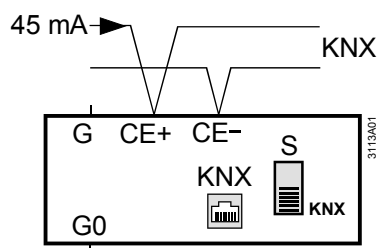

A B AC 24 V

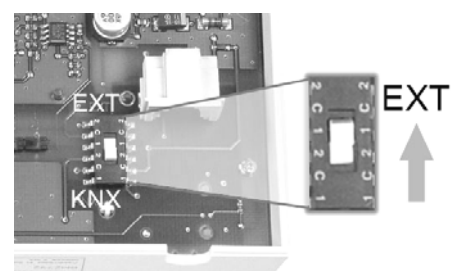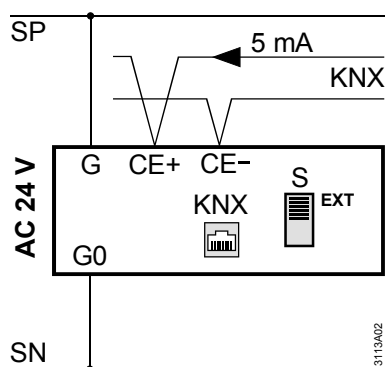

C KNX

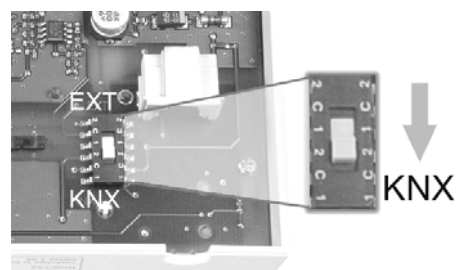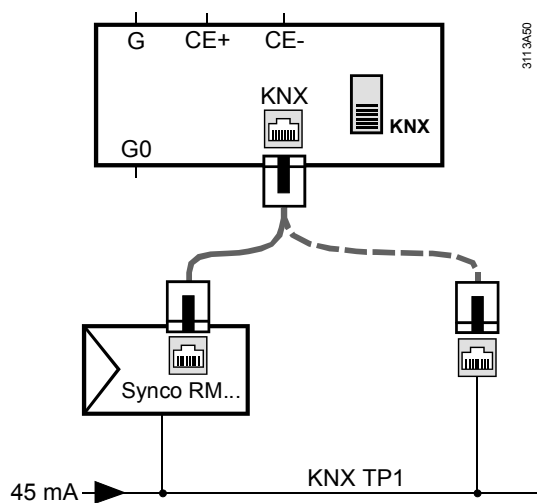

de Inbetriebnahme

Beim ersten Aufstarten

1. Sobald das Bediengerät angeschlossen ist, erscheint folgendes Startbild:

Language	
✓	English
	Deutsch
	Français
▽	Italiano

2. Wählen Sie die Sprache durch **Drehen** des Drehdruckknopfes OK und bestätigen Sie diese durch **Drücken** des Drehdruckknopfes. Es erscheint das Menü „Inbetriebnahme“:

Inbetriebnahme	
	Einstellungen...
	Kommunikation...
	Geräteliste...
	Favoritenseiten...

3. Lassen Sie das Bediengerät nach einer freien Geräteadresse suchen. Wählen Sie dazu das Untermenü „Kommunikation“ und die Menüzeile „Adresse suchen“.

Kommunikation	
Bereich:	0
Linie:	2
Geräteadresse:	255
▽	Adresse suchen: - - -

4. Erstellen Sie eine Geräteliste. Wählen Sie dazu das Untermenü „Inbetriebnahme > Geräteliste > Liste erstellen“ und die Menüzeile „Suche starten“.

Liste erstellen	
Bereich:	0
Linie:	2
	Suche starten: - - -
▽	Anz. Geräte aktuell: 0

5. Passen Sie die Geräteliste bei Bedarf an (Geräte hinzufügen/löschen, Geräte benennen, Liste sortieren/löschen). Die entsprechenden Menüzeilen finden Sie im Untermenü „Inbetriebnahme > Geräteliste“.
6. Sie können Datenpunkte zu ihren Favoriten hinzufügen oder löschen. Daneben können Sie die Favoritenseiten benennen, sortieren oder löschen, sowie Datenpunkte umbenennen. Die entsprechenden Menüzeilen finden Sie im Untermenü „Inbetriebnahme > Favoriten“.

Hinweise:

- Das Menü „Inbetriebnahme“ ist nur in der Passwordebene aktiv (Werkeinstellung Passwort = 7)
- Es gibt drei Zugriffsebenen: Benutzer-, Service- und Passwordebene
- Bei gleichzeitigem Drücken des Drehdruckknopfes OK und der Rücktaste ESC ist ein Ebenenwechsel möglich

en Commissioning

First startup

1. As soon as the operator unit is connected, the following display appears:

Language	
✓	English
	Deutsch
	Français
▽	Italiano

2. Select the required language by **turning** the select-and-press knob (OK knob) and confirm the selection by **pressing** the knob. The “Commissioning” menu appears.

Commissioning	
	Settings...
	Communication...
	Device list...
	Favorite pages...

3. Let the operator unit search for a free device address. To do this, select submenu “Communication” and then menu line “Search address:”.

Communication	
Area:	0
Line:	2
Device address:	255
▽	Search address: - - -

4. Create a device list. To do this, select submenu “Commissioning > Device list > Create list” and menu line “Start search:”.

Create list	
Area:	0
Line:	2
	Start search: - - -
▽	Number dev current: 0

5. Match the device list to specific needs if required (add/delete devices, name devices, sort/delete list). You find the respective menu lines on submenu “Commissioning > Device list”.
6. You can add data points to your favorites or remove them. Also, you can name the favorite pages, sort or delete them, or rename data points. You find the respective menu lines on submenu “Commissioning > Favorites”.

Notes:

- The “Commissioning” menu is only active on the password level (factory setting password = 7).
- There are 3 access levels: User, service and password level.
- The change from one level to another is made by simultaneously pressing the OK knob and the ESC button.

fr Mise en service

Premier démarrage

1. Dès que l'appareil de service et d'exploitation est connecté, l'affichage suivant apparaît :

Language	
✓	English
	Deutsch
	Français
▽	Italiano

2. Sélectionnez la langue désirée en **tournant** le bouton rotatif et à pression (OK) et confirmez la sélection en **appuyant** sur le même bouton. Le menu “Mise en service” apparaît.

Mise en service	
	Réglages...
	Kommunikation...
	Liste des appareils...
	Pages personnelles...

3. Laissez l'appareil de service et d'exploitation chercher une adresse d'appareil libre. Sélectionnez le sous-menu “Communication” puis la ligne “Recherche adresse:”.

Communication	
Plage:	0
Ligne:	2
Adresse appareil:	255
▽	Recherche adresse: - - -

4. Créez une liste des appareils. Sélectionnez le sous-menu “Mise en service > Liste des appareils > Création liste”, puis la ligne “Rech. nouveau app.:”.

Création liste	
Plage:	0
Ligne:	2
	Rech. nouveau app.: - - -
▽	Nombre d'appareils: 0

5. Adaptez si nécessaire la liste des appareils (ajouter/supprimer des appareils, leur donner un nom, trier/effacer la liste). Les lignes correspondantes se trouvent dans le sous-menu “Mise en service > Liste des appareils”.
6. Vous pouvez ajouter des points de donnée à vos pages personnelles ou les effacer. Vous pouvez aussi choisir des pages personnelles, les trier ou les supprimer et renommer des points de donnée. Les lignes correspondantes se trouvent dans le sous-menu “Mise en service > Pages personnelles”.

Remarques:

- Le menu "Mise en service" n'est actif qu'au niveau Mot de passe (mot de passe par défaut = 7)
- Il y a 3 niveaux d'accès : Utilisateur, Service et Mot de passe.
- Le passage d'un niveau à un autre se fait en appuyant simultanément sur le bouton OK et la touche de retour arrière ESC.

sv Idrifttagning

Första uppstart

1. Så fort betjäningensheten ansluts, visas följande startbild:

Language	
☒	English
☐	Deutsch
☐	Français
☐	Italiano

2. Välj önskat språk genom att **vrida** vrid- / tryckknappen till önskat språk och bekräfta valet genom att **trycka ned** knappen. "Idrifttagningsmenyn" visas.

Idrifttagning	
☒	Inställningar...
☐	Kommunikation...
☐	Apparatlista...
☐	Favoriter...

3. Låt betjäningensheten söka efter en ledig apparatadress. För att göra detta, välj undermeny "Kommunikation" och sedan menyrad "Sök adress:".

Kommunikation	
Area:	0
Linje:	2
Apparatadress:	255
☒ Sök adress:	---

4. Skapa en apparatlista. För att göra detta, välj undermeny "Idrifttagning > Apparatlista > Skapa lista" och menyrad "Starta sökning:".

Skapa lista	
Area:	0
Linje:	2
☒ Starta sökning:	---
☐ Antal akt. apparater:	0

5. Om det behövs kan du anpassa apparatlistan till dina specifika behov (lägga till / radera och namnge apparater, sortera / radera lista). Du hittar respektive menyrad under meny "Idrifttagning > Apparatlista".
6. Du kan lägga till eller radera datapunkter i dina favoriter. Du kan även döpa, sortera eller radera dina favorit-sidor, och även döpa om datapunkter. Du hittar respektive menyrad under meny "Idrifttagning > Favoriter".

Anm.:

- Menyn "Idrifttagning" är endast aktiv på passerordsnivå (fabriksinställning av passerord = 7)
- Det finns 3 användarnivåer: Användare, service och passerordsnivå.
- Användarnivå byts genom att samtidigt tryck på OK och ESC knappen.

nl Inbedrijfstelling

Eerste start

1. Zodra het bedienapparaat is aangesloten verschijnt het volgende startscherm:

Language	
☒	English
☐	Deutsch
☐	Français
☐	Italiano

2. Kies de gewenste taal door het **draaien** van de draai-drukknop OK en bevestig dit door **indrukken** van de knop. Nu verschijnt het menu „Inbedrijfstelling“:

Inbedrijfstelling	
☒	Instellingen...
☐	Communicatie...
☐	Regelaaroverzicht...
☐	Favoriete pagina's...

3. Laat het bedienapparaat naar een vrij regelaaradres zoeken. Kies hiervoor het submenu „Communicatie“ en de menuregel „Adres zoeken“.

Communicatie	
Bereik:	0
Lijn:	2
Regelaaradres:	255
☒ Adres zoeken:	---

4. Maak een regelaaroverzicht. Kies hiervoor het submenu „Inbedrijfstelling > Regelaaroverzicht > Regelaars zoeken“ en de menuregel „Start zoeken“.

Regelaars zoeken	
Bereik:	0
Regel:	2
☒ Start zoeken:	---
☐ Aantal reg. actueel:	0

5. Pas het overzicht naar behoefte aan (regelaars toevoegen/wissen, namen wijzigen, overzicht sorteren/wissen). De betreffende bedienregels vindt u in submenu „Inbedrijfstelling > Regelaaroverzicht“.
6. U kunt datapunten toevoegen en/of wissen op de favoriete bladen. U kunt de favoriete bladen benoemen, sorteren of wissen en datapunten herbenoemen. De betreffende menuregels vindt u in submenu „Inbedrijfstelling > Favorieten“.

Aanwijzing:

- Het menu „Inbedrijfstelling“ is alleen actief onder een wachtwoord (fabrieksinstelling wachtwoord = 7)
- Er zijn 3 toegangsniveaus: Gebruiker-, Service- en Wachtwoordniveau
- Wisseling van toegangsniveau geschiedt door gelijktijdig indrukken van de draaidrukknop OK en de ESC knop

it Messa in servizio

Primo avviamento

1. Non appena l'interfaccia è collegata, apparirà la seguente visualizzazione:

Language	
☒	English
☐	Deutsch
☐	Français
☐	Italiano

2. Selezionare la lingua desiderata, **ruotando** la manopola e **premendo** la per confermare la scelta. (OK knob). Apparirà il menu "Messa in servizio".

Messa in servizio	
☒	Impostazioni...
☐	Comunicazione...
☐	Lista apparecchi...
☐	Preferiti...

3. Lasciate che l'interfaccia ricerchi un indirizzo di apparecchio libero. Dopodiché, selezionate il sottomenù "Comunicazione" e la linea di menù "Ricerca indirizzo:".

Comunicazione	
Area:	0
Line:	2
Indirizzo apparecchio:	255
☒ Ricerca indirizzo:	---

4. Create una lista apparecchi. Dopodiché, selezionate il sottomenù "Messa in servizio > lista apparecchi > Crea lista" e la linea del menù "Avvia ricerca:".

Create list	
Area:	0
Line:	2
☒ Avvia ricerca:	---
☐ Numero app. attuale:	0

5. Impostate la lista degli apparecchi secondo le vostre necessità (aggiungi/cancella apparecchi, nomi apparecchi, ordina/cancella lista). Troverete le rispettive linee di menù nel sottomenù "Messa in servizio" > Lista apparecchi".
6. Potete aggiungere dei data points preferiti e/o rimuoverne altri. Inoltre è possibile nominare le pagine preferite, ordinarle o cancellarle, rinominare i datapoints. Troverete le rispettive linee del menù nel sottomenù: "Messa in servizio Preferiti".

Note:

- Il menù "Messa in servizio" è attivo solo al livello password (impostazione di fabbrica = 7)
- Ci sono 3 livelli di accesso: Utente, service e specialista.
- Il passaggio da un livello all'altro avviene premendo simultaneamente la manopola OK e il pulsante ESC.

fi Käyttöönotto

Ensimmäisen kerran käynnistettäessä

1. Heti kun käyttölaite on kytketty, näytölle ilmestyy seuraava aloitusivu:

Language	
✓	English
	Deutsch
	Français
▽	Italiano

2. Valitse haluamasi kieli **kääntämällä** käyttölaitteen OK-kiertonuppia, ja vahvista valinta **painamalla** kiertonuppia. Näytölle ilmestyy "Käyttöönotto"-valikko.

Käyttöönotto	
1	Asetukset...
2	Tiedonsiirto...
3	Laiteluettelo...
4	Suosikkisivut...

3. Anna käyttölaitteen etsiä vapaa laiteosoite. Valitse tätä varten alavalikko "Tiedonsiirto" ja sieltä valikkorivi "Osoitteen haku".

Tiedonsiirto	
Alue:	0
Rivi:	2
Laitteosoite:	255
▽	Osoitteen haku: - - -

4. Luo laiteluettelo. Valitse tätä varten alavalikko "Käyttöönotto > Laiteluettelo > Listan laatiminen" ja sieltä valikkorivi "Aloita haku".

Listan laatiminen	
Alue:	0
Rivi:	2
Aloita haku:	- - -
▽	Laitemäärä nyt: 0

5. Muokkaa tarvittaessa laiteluettelo (lisää/poista laitteita, nimeä laitteita, lajittele/poista luettelo). Löydät vastaavat valikkorivit alavalikosta "Käyttöönotto > Laiteluettelo".
6. Voit lisätä datapisteitä suosikkeihisi tai poistaa niitä. Voit myös nimetä, lajitella tai poistaa suosikkisivuja sekä uudelleennimetä datapisteitä. Löydät vastaavat valikkorivit alavalikosta "Käyttöönotto > Suosikit".

Huomautuksia:

- "Käyttöönotto"-valikko on aktiivinen ainoastaan salasanasalla (salasanan tehdasasetus = 7)
- Pääsytasoja on 3: käyttäjätaso, huoltotaso ja salasanasataso
- Pääsytasolta toiselle päästään siirtymään painamalla samanaikaisesti OK-kiertonuppia ja ESC-painiketta

es Puesta en marcha

Encendido por primera vez

1. Una vez haya conectado la unidad de operación, se mostrará la siguiente pantalla:

Language	
✓	English
	Deutsch
	Français
▽	Italiano

2. Para seleccionar el idioma, **gire** el mando giratorio (mando OK) y para confirmar la selección, **pulse** el mando. Se mostrará el menú **Puesta en marcha**.

Puesta en marcha	
1	Ajustes...
2	Comunicación...
3	Lista de equipos...
4	Páginas favoritas...

3. La unidad de operación permite buscar una dirección libre de equipo. Para ello, seleccione el submenú **Comunicación** y, a continuación, seleccione la opción **Búsqueda de direcciones**.

Comunicación	
Área:	0
Línea:	2
Dirección del equipo:	255
▽	Búsqueda direcciones: - - -

4. Para crear una lista de equipos, seleccione el submenú **Puesta en marcha > Lista de dispositivos > Crear lista de equipos** y, a continuación, seleccione la opción **Inicio de búsqueda**.

Crear lista	
Área:	0
Línea:	2
Iniciar búsqueda:	- - -
▽	Númer eqpos actual: 0

5. Si lo desea, puede adaptar la lista de equipos a sus necesidades específicas (agregar/eliminar equipos, asignar un nombre a un equipo, ordenar/eliminar lista). Estas opciones están disponibles en el submenú **Puesta en marcha > Lista de equipos**.
6. También puede añadir valores de medición a sus favoritos o eliminarlos. Además, podrá asignar un nombre a las páginas de favoritos, ordenarlas o eliminarlas e incluso cambiar el nombre de los valores de medición. Estas opciones están disponibles en el submenú **Puesta en marcha > Favoritos**.

Notas:

- El menú Puesta en marcha sólo se mostrará activo en el nivel de contraseña (contraseña preestablecida = 7).
- Existen tres niveles de acceso: el nivel de usuario, de servicio y de clave.
- Para cambiar de un nivel a otro, pulse simultáneamente el mando OK y el botón ESC.

no Igangkjøring

Ved første oppstart

1. Når betjeningsenheten er tilkoblet, opptrer følgende visning:

Language	
✓	English
	Deutsch
	Français
▽	Italiano

2. Velg ønsket språk ved å **dreie** på den runde knappen (OK-knappen) og bekreft valget ved å **trykke** på den samme knappen. "Igangkjøringsmenyen" kommer opp.

Igangkjøring	
1	Innstillinger...
2	Kommunikasjon...
3	Apparatliste...
4	Favorittsider...

3. La betjeningsenheten søke etter en ledig adresse. For å gjøre dette, velg undermeny "Kommunikasjon" og deretter menylinjen "Adressesøk".

Kommunikasjon	
Område:	0
Linje:	2
Apparatadresse:	255
▽	Adressesøk: - - -

4. Lag en apparatliste. For å gjøre dette, velg undermeny "Igangkjøring > Apparatliste > Lag liste" og meny linje "Start søk".

Lag liste	
Område:	0
Linje:	2
Start søk:	- - -
▼ Aktuelt antall apparater:	0

- Tilpass apparatlisten til det spesifikke behov hvis nødvendig (legg til/fjern apparater, navngi apparater, sorter/slett liste). Du finner de respektive menylinjer i undermeny "lgangkjøring > Apparatliste".
- Du kan legge til datapunkter til dine favoritter eller fjerne dem. Du kan også navngi dine favorittsider, sortere eller slette dem, eller endre navn på datapunkter. Du finner de respektive menylinjer i undermeny "lgangkjøring > Favorittsider".

Anmerkninger:

- "lgangkjøring" menyen er bare tilgjengelig på passordnivå. (fabrikkinnstilt password = 7)
- Det er 3 adgangs nivåer: Bruker, Service og Passord nivå.
- Endring av adgangs nivå gjøres ved å samtidig trykke inn OK knappen og ESC knappen.

da Idriftsættelse

Ved første opstart

- Så snart betjeningsenheden er tilsluttet, vises følgende startbillede:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
▼ Italiano	

- Vælg det ønskede sprog ved at **dreje** på drejetrykknappen OK, og bekræft dette ved at **trykke** på knappen. Menuen „Idriftsættelse“ kommer frem.

Idriftsættelse	
Indstillinger...	
Kommunikation...	
Apparatliste...	
Foretrukne sider...	

- Lad betjeningsenheden søge efter en fri apparatadresse. Til dette vælges undermenuen „Kommunikation“ og menulinien „Søg adresse“.

Kommunikation	
Område:	0
Linie:	2
Apparatadresse:	255
▼ Søg adresse:	- - -

- Opret en apparatliste. Til dette vælges undermenuen „Idriftsættelse > Apparatliste > Opret liste“ og menulinien „Start søgning“.

Opret liste	
Område:	0
Linie:	2
Start søgning:	- - -
▼ Ant. app. aktuelt:	0

- Tilpas apparatlisten ved behov (tilføj/slet apparater, navngiv apparater, sorter/slet liste). De respektive menuliner findes i undermenuen „Idriftsættelse > Apparatliste“.
- Du kan føje datapunkter til dine foretrukne eller slette dem. Du kan også give dine foretrukne sider navne, sortere eller slette dem eller omdøbe datapunkter. De respektive menuliner findes i undermenuen „Idriftsættelse > Foretrukne“.

OBS!

- Menuen „Idriftsættelse“ er kun aktiv på adgangskodeniveauet (fabriksindstilling adgangskode = 7).
- Der er tre adgangsniveauer: Bruger-, service- og adgangskodeniveau,
- Der skiftes niveau ved at trykke samtidig på drejetrykknappen OK og returtasten ESC

pl Uruchomienie

Pierwsze uruchomienie

- Bezpośrednio po załączeniu zasilania, na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
▼ Italiano	

- Wybierz odpowiedni język **obracając** pokrętkiem "wybierz / potwierdź" (pokrętko OK) i potwierdź wybór **wciskając** przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się menu "Uruchomienie".

Uruchomienie	
Ustawienia...	
Komunikacja...	
Lista urządzeń...	
Ulubione strony...	

- Następnie należy uruchomić funkcję poszukiwania wolnego adresu. W tym celu wybierz pod-menu "Komunikacja" i linię operacyjną "Szukaj adresu".

Komunikacja	
Obszar:	0
Linia:	2
Adres urządzenia:	255
▼ Szukaj adres:	- - -

- Utwórz listę urządzeń. Wybierz pod-menu "Uruchomienie > Lista urządzeń > Utwórz listę urządzeń" i linię operacyjną "Rozpocznij przeszk".

Utwórz listę urządzeń	
Obszar:	0
Linia:	2
Rozpocznij przeszk:	- - -
▼ Akt liczba urządzeń:	0

- Możesz dostosować listę urządzeń do indywidualnych potrzeb użytkownika (dodawanie/usuwanie urządzeń, nazywanie urządzeń, sortowanie/usuwanie listy). Odpowiednie linie operacyjne znajdują się w pod-menu "Uruchomienie > Lista urządzeń".
- Możesz dodawać lub usuwać punkty danych do listy ulubionych punktów oraz zmieniać ich nazwy. Możesz również odpowiednio nazywać ulubione strony, sortować je lub usuwać. Właściwe linie operacyjne znajdują się w pod-menu "Uruchomienie > Ulubione".

Uwagi:

- Menu "Uruchomienie" dostępne jest z poziomu chronionego hasłem (ustawienie domyślne = 7)
- Występują 3 poziomy dostęp: użytkownika, serwisowy oraz hasła.
- Pod-menu wyboru poziomu dostępu uaktywnia się poprzez jednoczesne wciśnięcie pokrętki OK i przycisku ESC.

cs Uvedení do provozu

První spuštění

- Po připojení ovládací jednotky se objeví následující zobrazení:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
▼ Italiano	

- Vyberte požadovaný jazyk **otáčením** knoflíku pro výběr a potvrzení a **stiskem** potvrďte výběr. Objeví se menu "Uvádění do provozu".

Uvádění do provozu	
Nastavení...	
Komunikace...	
Seznam zařízení...	
Oblíbené stránky...	

3. Nechte ovládací jednotku vyhledat volnou adresu zařízení. To provedeme výběrem menu "Komunikace" a pak položky "Hledat adresu".

Komunikace	
Segment:	0
Linka:	2
Adresa zařízení:	255
Hledat adresu:	---

4. Vytvořte seznam zařízení. To provedeme výběrem podmenu "Uvádění do provozu > Seznam zařízení > Vytvořit seznam" a položky "Spuštění hledání".

Vytvořit seznam	
Segment:	0
Linka:	2
Spuštění hledání:	---
Aktuální počet Zařízení:	0

5. Pokud je potřeba upravte seznam podle Vašich požadavků (přidat/odebrat zařízení, název zařízení, třídít/smazat seznam). Odpovídající položky menu najdete v podmenu "Uvádění do provozu > Seznam zařízení".
6. Také můžete přidat nebo odebrat datové body do Vašich oblíbených stránek. Také můžete pojmenovat oblíbené stránky, třídít je nebo je smazat, nebo přejmenovat datové body. Odpovídající položky menu najdete v podmenu "Uvádění do provozu > Oblíbené".

Poznámky:

- Menu "Uvádění do provozu" je aktivní pouze v obslužné úrovni heslo (tovární nastavení hesla = 7)
- K dispozici jsou tři obslužné úrovně: Uživatel, servis a heslo.
- Změna z jedné rovně na další se provádí současným stiskem tlačítek OK a ESC.

sk Uvedenie do prevádzky

Pri prvom štarte

1. Ako náhle je obslužný prístroj zapojený, zjaví sa nasledovný štartovací obraz:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
Italiano	

2. Zvoľte jazyk **otočením** otočného tlačidla OK a potvrdte **zatlačením** otočného tlačidla. Zjaví sa menu „Uvedenie do prevádzky“:

Uvedenie do prevádzky	
Nastavenia...	
Komunikácia...	
Zoznam prístrojov...	
Oblíbené strany...	

3. Nechajte obslužný prístroj hľadať voľnú adresu prístroja. K tomu zvoľte vedľajšie menu „komunikácia“ a riadok menu „Hľadať adresu“.

Komunikácia	
Oblasť:	0
Línia:	2
Adresa prístroja:	255
Hľadať adresu:	---

4. Zhotovte zoznam prístrojov. Zvoľte k tomu vedľajšie menu „Uvedenie do prevádzky > zoznam prístrojov > zhotoviť zoznam“ a riadok menu „štartovať hľadanie“.

Zhotoviť zoznam	
Oblasť:	0
Línie:	2
Štartovať hľadanie:	---
Zobrazenie aktuálneho prístroja:	0

5. Podľa potreby prispôbte zoznam prístrojov (prístroje pripojiť/vymazať, prístroje pomenovať, zoznam zoradiť/zrušiť). Zodpovedný riadok menu nájdete vo vedľajšom menu „Uvedenie do prevádzky > zoznam prístrojov“.

6. K vašim obľúbeným môžete dátové body pripojiť, alebo zmazať. Popri tom môžete obľúbené stránky pomenovať, sortovať alebo zmazať, ako aj premenovať dátové body. Zodpovedajúce riadky menu nájdete vo vedľajšom menu „Uvedenie do prevádzky > obľúbené“.

Poznámka:

- Menu „Uvedenie do prevádzky“ je aktívne len v úrovni pre heslo (výrobné nastavenie heslo = 7)
- Sú tri prístupové úrovne: užívateľská úroveň, servisná úroveň a úroveň pre heslo
- Pri súčasnom zatlačení otočného tlačidla OK a resetovacieho tlačidla ESC je možné zmeniť úroveň.

hu Üzembe helyezés

Első indítás

1. A kezelőterminál bekapcsolása után az alábbi kezdőképernyő jelenik meg:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
Italiano	

2. Válassza ki a nyelvet a forgó/nyomógomb forgatásával, majd megnyomásával. A „Beüzemelés” menü megjelenik:

Beüzemelés	
Beállítások...	
Kommunikáció...	
Készüléklista...	
Kedvenc oldalak...	

3. Keressen szabad készülékcímet a kezelő segítségével. Válassza ki a „Kommunikáció” almenü „Készülék keresése” menüsorát.

Kommunikáció	
Area:	0
Vonal:	2
Készülékcím:	255
Cím keresése:	---

4. Készítsen egy készüléklistát a „Beüzemelés > Készüléklista > Lista létrehozása” almenüben a „Keresés indítása” menüsor segítségével.

Lista létrehozása	
Area:	0
Vonal:	2
Keresés indítása:	---
Aktuális készülékszám:	0

5. Állítsa be a készüléklistát igény szerint (készülék hozzáadása/törlése, készülék megnevezése, lista csoportosítása/törlése). A megfelelő menüsorokat a „Beüzemelés > Készüléklista” almenü alatt találja.
6. A kedvencekhez felvehet adatpontokat vagy törölheti a korábban felvetteket. Ezenkívül elnevezheti, csoportosíthatja, vagy törölheti a kedvenceket, továbbá átnevezheti az adatpontokat. A megfelelő menüsorokat a „Beüzemelés > Kedvencek” almenü alatt találja.

Megjegyzés:

- A „Beüzemelés” menü csak a jelszószenzen aktív (gyári beállítás szerint a jelszó = 7)
- A kezelőterminál 3 hozzáférési szintet különböztet meg: felhasználó-, szervíz- és jelszószenzen
- A forgó/nyomógomb (OK) és a vissza (ESC) gomb egyidejű megnyomásával válthat az egyes szintek közt.

el Ρυθμίσεις Λειτουργίας

Πρώτη εκκίνηση

1. Μόλις συνδεθεί η μονάδα, η ακόλουθη οθόνη θα εμφανιστεί:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
Italiano	

2. Επιλέξτε την απαιτούμενη γλώσσα γυρίζοντας το κομβίο επιλογής (OK) και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το ίδιο πλήκτρο. Το μενού «Ρύθμιση λειτ.» εμφανίζεται :

Ρύθμιση λειτ	
Ρυθμίσεις...	
Επικοινωνία...	
Καταστ. συσκευ...	
Αγαπημ. σελίδες...	

3. Αφήστε την μονάδα να ψάξει για καινούργιες συσκευές. Για να γίνει αυτό επιλέξτε το υπομενού «Επικοινωνία» και στην συνέχεια το μενού «Αναζήτηση διευθ»:

Επικοινωνία	
Περιοχή:	0
Γραμμή:	2
Δθ. συσ :	255
Αναζήτηση διευθ:	---

4. Δημιουργήστε μια λίστα συσκευών. Για να κάνετε αυτό, επιλέξτε το υπομενού : «Ρύθμιση λειτ» > «Καταστ. συσκευ» > «Δημιουργία λίστας» και την γραμμή του μενού «Εναρξη»

Δημιουργία λίστας	
Περιοχή:	0
Γραμμή:	2
Εναρξη:	---
Τρχ αριθ συσκευ	0

5. Εάν απαιτείται ταιριάξτε την λίστα των συσκευών στις ανάγκες σας (πρόσθεση / αφαίρεση συσκευών, όνομα συσκευών, ταξινόμηση / διαγραφή λίστας). Θα βρείτε τις αντίστοιχες γραμμές στο μενού : «Ρύθμιση λειτ.» > «Καταστ. συσκευ».
6. Μπορείτε να προσθέσετε σημεία στα επιλεγμένα ή να τα αφαιρέσετε. Επίσης μπορείτε να ονομάσετε τις επιλεγμένες σελίδες, να τις ταξινομήσετε ή να τις διαγράψετε, ή να τις μετονομάσετε τα σημεία. Θα βρείτε τις αντίστοιχες γραμμές στο μενού «Ρύθμιση λειτ.» > «Αγαπημ. Σελίδες»

Σημείωση:

- Το μενού «Ρύθμιση λειτ» είναι διαθέσιμο μόνο στο επίπεδο «Κωδικός Πρόσβασης» (εργοστασιακό password=7).
- Υπάρχουν 3 επίπεδα πρόσβασης : «Επίπεδο Χρήστη», «Επίπεδο Συντηρητή» και «Κωδικός Πρόσβασης».
- Η μεταφορά από το ένα επίπεδο στο άλλο γίνεται πατώντας στιγμιαία τα κομβία OK και ESC.

sr Puštanje u rad

Prvo uključivanje

1. Kada se operatorski panel priključi, pojaviće se sledeći prikaz:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
Italiano	

2. Odaberite odgovarajući jezik **okretanjem** „izaberi-i-ritisni“ točkića (OK točkić) i potvrdite izbor **pritiskom** na točkić. Prikazaće se "Upuštanje" meni.

Upuštanje	
Podešavanja...	
Upuštanje...	
Uređaj lista...	
Stranice najče. korišćenih...	

3. Dozvolite da operatorski panel pronađe slobodnu adresu. To ćete postići izborom podmenija "Upuštanje" i zatim izborom linije menija "Adresa potraga":

Komunikacija	
Oblast:	0
Linija:	2
Adresa uređaja:	255
Adresa potraga:	---

4. Kreirajte listu uređaja. To ćete postići izborom podmenija "Upuštanje > Spisak uređaja > Sačini listu" i izborom linije menija "Potraga započinje":

Sačini listu	
Oblast:	0
Linija:	2
Potruga započinje:	---
Trenutno uređaja:	0

5. Podesite listu uređaja prema specifičnim potrebama ako ih ima. (dodaj/izbriši uređaje, dodeli naziv uređajima, sortiraj/izbriši listu). Odgovarajuće linije menija ćete naći u podmeniju "Upuštanje > Spisak uređaja".
6. Možete dodati tačke "data points" u listu najkorišćenijih ili ih izbrišati. Takođe, možete dodeliti nazive najkorišćenijim stranicama, sortirati ili ih izbrišati, ili promeniti nazive tačaka. Odgovarajuće linije ćete naći u podmeniju "Upuštanje > Najčešće korišćeno".

Upozorenje:

- "Upuštanje" meni je aktivan jedino na nivou "Lozinka" (fabrički podešena lozinka = 7)
- Postoje 3 nivoa pristupa: Korisnički, servisni i nivo sa lozinkom.
- Prelazak sa jednog na drugi nivo se postiže jednovremenim pritiskom na taster OK i taster ESC.

hr Puštanje u rad

Prvo pokretanje

1. Prvo što se pokaže nakon spajanja operatorske jedinice:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
Italiano	

2. Odaberite željeni jezik okrećući okreni-ritisni gumb (OK gumb) i potvrdite **pritiskom** na gumb. Izbornik "Puštanje u rad" se pojavi:

Puštanje u rad	
Postavke...	
Komunikacija...	
Lista uređaja...	
Najdraže stranice...	

3. Dozvolite jedinici da sama traži slobodne adrese. Da bi to učinili, odaberite podizbornik "Komunikacija" i tada liniju izbornika "Traži adrese":

Komunikacija	
Područje:	0
Linija:	2
Adresa uređaja:	255
Traži adrese:	---

4. Kreirajte listu uređaja. Da biste to učinili, odaberite podizbornik "Puštanje u rad > Lista uređaja > Kreiraj listu" i liniju izbornika "Počni tražiti":

Kreiraj listu	
Područje:	0
Linija:	2
Počni tražiti:	---
Broj trenutnih odst.:	0

5. Prilagodi listu uređaja sa posebnim potrebama ako je potrebno (dodaj/briši uređaje, imenuj uređaj, slož/briši listu). Naći ćete odgovarajuću liniju u podizborniku "Puštanje u rad > Lista uređaja".
6. Možete dodati podatke u svoje Favorite ili ih možete brisati. Također, možete imenovati najdraže stranice, složiti ili obrisati ih, ili preimenovati podatke. Naći ćete odgovarajuću liniju u podizborniku "Puštanje u rad > Favoriti".

Opaska:

- "Puštanje u rad" izbornik je aktivan samo na stupnju s lozinkom (tvornička postavka lozinke = 7)
- 3 su pristupna stupnja: Korisnički, servisni i zaštićeni stupanj.
- Promjena sa stupnja na stupanj se vrši uzastopnim pritiskanjem OK tipke i ESC tipke.

sl Zagon

Pri prvem zagonu

1. Takoj po priklopu upravljalnika se na zaslonu pojavi naslednje:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
▼ Italiano	

2. Želeni jezik izberite z **vrtenjem** gumba "zavrti-in-pritešni" (gumb OK) ter izbiro potrdite s **pritiskom** na isti gumb. Prikaže se meni "Zagon":

Zagon	
Nastavitve ...	
Komunikacija ...	
Seznam naprav ...	
Priljubljene strani ...	

3. Upravljalnik naj zdaj poišče prosti naslov naprave. V ta namen izberite podmeni "Komunikacija" in nato menijsko vrstico "Išči naslov".

Komunikacija	
Območje:	0
Linija:	2
Naslov naprave:	255
▼ Išči naslov:	---

4. Ustvarite seznam naprav. V ta namen izberite podmeni "Zagon > Seznam naprav > Ustvari seznam" in menijsko vrstico "Začni iskanje".

Ustvari seznam	
Območje:	0
Linija:	2
Začni iskanje:	---
▼ Število trenut naprav:	0

5. Po potrebi seznam naprav prilagodite specifičnim pogojem (dodaj/izbriši naprave, poimenuj naprave, razvrsti / izbriši seznam). Ustrezne menijske vrstice najdete v podmeniju "Zagon > Seznam naprav".
6. Svojim priljubljenim lahko podatkovne točke dodate ali jih odstranite. Prav tako lahko priljubljene strani poimenujete, razvrstite, izbrišete ali pa podatkovne točke preimenujete. Ustrezne menijske vrstice najdete v podmeniju "Zagon > Priljubljene".

Opombe:

- Meni "Zagon" je aktiven le na nivoju gesla (tovarniška nastavitve gesla = 7)
- Obstajajo trije nivoji dostopa: uporabniški nivo, servisni nivo in nivo gesla
- Sprememba nivoja je možna z istočasnim pritiskom gumba OK in tipke ESC.

ro Punere in functiune

Prima pornire

1. Imediat ce consola operator este conectata, apare urmatorul afisaj:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
▼ Italiano	

2. Alegeti limba dorita **rotind** butonul alege-si-apasa (butonul OK) si validati selectia **apasand** butonul. Apare meniul "Punere in functiune".

Punere in functiune	
Setari...	
Comunicatie...	
Lista dispozitive...	
Pagini favorite...	

3. Permiteti consolei sa caute o adresa dispozitiv libera. Pentru aceasta, alegeti submeniul "Comunicatie" si apoi linia de meniu "Cauta adresa".

Comunicatie	
Zona:	0
Linia:	2
Adresa dispozitiv:	255
▼ Cauta adresa:	---

4. Creati o lista de dispozitive. Pentru aceasta, alegeti submeniul "Punere in functiune > Lista dispozitive > Creaza lista" si linia de meniu "Start cautare".

Creaza lista	
Zona:	0
Linia:	2
Start cautare:	---
▼ Numar disp curent:	0

5. Adaptati lista de dispozitive la nevoile specifice daca este necesar (adauga/sterge dispozitive, denumeste dispozitive, sorteaza/sterge lista). Gasiti liniile respective de meniu in submeniul "Punere in functiune > Lista dispozitive".
6. Puteti adauga puncte de date la favoritele dvs. sau puteti sa le stergeti. Deasemenea, puteti denumi, sorta sau sterge paginile favorite, sau sa redenumiti puncte de date. Gasiti liniile respective de meniu in submeniul "Punere in functiune > Favorite".

Note:

- Meniul "Punere in functiune" este activ numai in nivelul de acces parolat (parola setata din fabrica = 7)
- Exista 3 nivele de acces: utilizator, service si nivel parolat.
- Trecerea de la un nivel la altul se realizeaza prin apasarea simultana a butoanelor OK si ESC.

ru Ввод в эксплуатацию

Первый запуск

1. При присоединении модуля оператора на дисплее отображается следующая информация:

Language	
✓ English	
Deutsch	
Français	
▼ Italiano	

2. Выберите требуемый язык, повернув кнопку «выберите и нажмите» (Кнопка OK) и подтвердите выбор нажатием кнопки. Меню «Режим запуска» появится на дисплее.

Режим запуска	
Параметры...	
Коммуникация...	
Список устройств...	
Избранные страницы...	

3. Модулю оператора необходимо присвоить свободный адрес устройства. Для этого выберите подменю «Коммуникация» и затем строку меню «Поиск адреса».

Коммуникация	
Зона:	0
Линия:	2
Адрес устройства:	255
▼ Поиск адреса:	---

4. Создайте список устройств. Для этого выберите подменю «Режим запуска > Список устройств > Создать список» и строку меню «Начать поиск».

Создать список	
Зона:	0
Линия:	2
Начать поиск:	---
▼ Кол.текущ.устройств:	0

5. При необходимости приведите список устройств в соответствие с конкретными требованиями (добавить/удалить устройства, имя устройств, сортировать/удалить список). Соответствующие строки меню находятся в подменю «Режим запуска > Список устройств».


6. Вы можете добавить точки данных в избранное или удалить их. Так же вы можете назначить имя избранным страницам, сортировать или удалять их или переименовывать точки данных. Соответствующие строки меню находятся в подменю "Режим запуска> Избранные".

- Существует 3 уровня доступа: Пользователь, Сервис и уровень пароля.
- Переход с одного уровня на другой осуществляется путем одновременного нажатия кнопок OK and ESC (Выход).


Примечания:

- Меню "Режим запуска" активно только на уровне пароля (установленный производителем пароль = 7)





de	Bedienung	it	Operatività	pl	Obsługa	sr	Rad
en	Operation	fi	Käyttö	cs	Obsluha	hr	Rad
fr	Commande	es	Funcionamiento	sk	Obsluha	sl	Upravljanje
sv	Betjäning	no	Betjening	hu	Kezelőfelület	ro	Operare
nl	Bediening	da	Betjening	el	Λειτουργία	ru	Работа

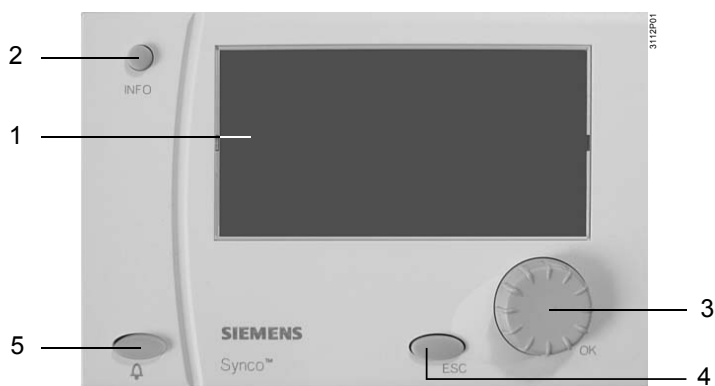




	1	2	3	4	5
de	Anzeigefeld	Infotaste	Drehdruckknopf	Rücktaste	Störungstaste
en	Display	Info button	Select-and-press knob	ESC button	Fault button
fr	Affichage	Touche info	Bouton OK	Touche ESC	Bouton de défaut
sv	Display	Infoknapp	Vrid- / tryckknapp	ESC knapp	Larmknapp
nl	Weergaveveld	Infotoets	Draai- / drukknop	ESC toets	Storingstoets
it	Display	Tasto info	Manopola per selezione e conferma	Pulsante ESC	Pulsante Allarme
fi	Näyttö	Infopainike	Painettava kiertonuppi	Paluupainike (Esc)	Häiriöpainike
es	Pantalla	Botón de información	Mando giratorio	Botón ESC	Botón de fallos
no	Visningsvindu	Info knapp	Drei-og-trykk knapp	Tilbakeknapp	Alarmknapp
da	Display	Info-taste	Drejetryknapp	Returknapp (ESC)	Fejltaste
pl	Wyświetlacz	Przycisk Info	Pokrętło OK	Przycisk ESC	Przycisk Błąd
cs	Displej	Info tlačítko	Talčítko pro výber a OK	ESC tlačítko	Tlačítko poruchy
sk	Displej	Informačné tlačidlo	Otočné tlačidlo	Spätné tlačidlo	Poruchové tlačidlo
hu	Kijelző	Info gomb	Forgó/nyomógomb (OK)	Vissza gomb (ESC)	Hibanyugtázó gomb
el	Οθόνη	Κομβίο Πληροφοριών	Κομβίο Επιλογής και Επιβεβαίωσης	Κομβίο Εγκατάλειψης (ESC)	Κομβίο σφαλμάτων
sr	Displej	Info taster	Izaberi-i-pritisni točkić	ESC taster	Kvar taster
hr	Zaslon	Info tipka	Odaberi-i-pritisni tipka	ESC tipka	Tipka greške
sl	Prikaz	Tipka Info	Gumb "zavrti-in-pritisni"	Tipka ESC	Tipka "Motnja"
ro	Afisor	Buton Info	Buton alege-si-apasa	Buton ESC	Buton defect
ru	Дисплей	Информационная кнопка	Кнопка «Выберите и нажмите»	Кнопка Выход	Кнопка Авария

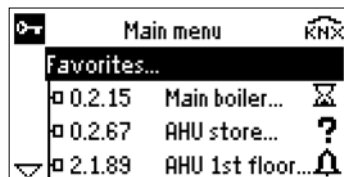

de	In Arbeit	Eingestellter Wert	Hilfe	Störung	Nicht verfügbar	Favoriten	Zugriffsebenen
en	In progress	Value set	Help	Fault	Not available	Favorites	Access levels
fr	En cours	Valeur réglée	Aide	Défaut	Pas disponible	Pages personnelles	Niveaux d'accès
sv	Arbete pågår	Inställda värden	Hjälp	Larm	Ej tillgänglig	Favoriter	Användarnivåer
nl	Bezig	Ingestelde waarde	Help	Storing	Niet beschikbaar	Favorieten	Toegangs niveaus
it	In attesa	Valore impostato	Aiuto	Allarme	Non disponibile	Preferiti	Livello d'accesso
fi	Meneillään	Asetettu arvo	Opaste	Häiriö	Ei käytettävissä	Suosikit	Pääsytasot
es	En curso	Valor establecido	Ayuda	Fallo	No disponible	Favoritos	Niveles de acceso
no	Vent...	Innstilt verdi	Hjelp	Alarm	Ikke tilgjengelig	Favoritter	Adgangsnivå
da	Arbejder	Indstillet værdi	Hjælp	Fejl	Ikke disponibel	Foretrukne	Adgangsniveauer
pl	W realizacji	Wartość ustawiona	Pomoc	Błąd	Niedostępne	Ulubione	Poziomy dostępu
cs	Vyhledávání	Hodnota nastavena	Nápověda	Porucha	Nedostupné	Oblíbené	Obslužná úroveň
sk	Pracuje	Nastavená hodnota	Pomoc	Porucha	Nie je k dispozícii	Oblúbené	Prístupové úrovne
hu	Feldolgozás folyamatban	Érték beállítva	Segítség	Hiba	Nem áll rendelkezésre	Kedvencek	Hozzáférési szintek
el	Σε επεξεργασία	Ανάθεση τιμής	Βοήθεια	Σφάλμα	Μη διαθέσιμο	Αγαπημ. σελίδες	Επίπεδα Πρόσβασης
sr	U radu	Postavljena vrednost	Pomoć	Kvar	Nije dostupno	Favoriti	Nivo prisupa
hr	U radu	Vrijednost postavljena	Pomoć	Greška	Nije dostupno	Favoriti	Stupanj pristupa
sl	V teku	Nastavljena vrednost	Pomoč	Motnja	Ni na voljo	Priljubljene	Nivoji dostopa
ro	In desfasurare	Valoare setata	Ajutor	Defect	Nu este disponibil	Favorite	Nivele de acces
ru	Выполняется	Настройка параметров	Помощь	Авария	Не доступно	Избранные	Уровни доступа

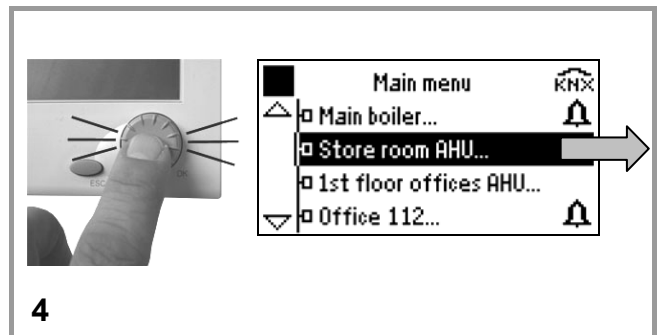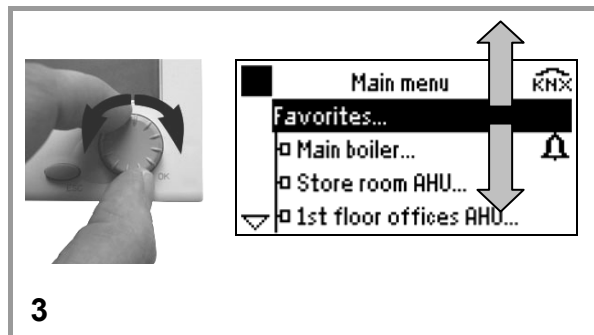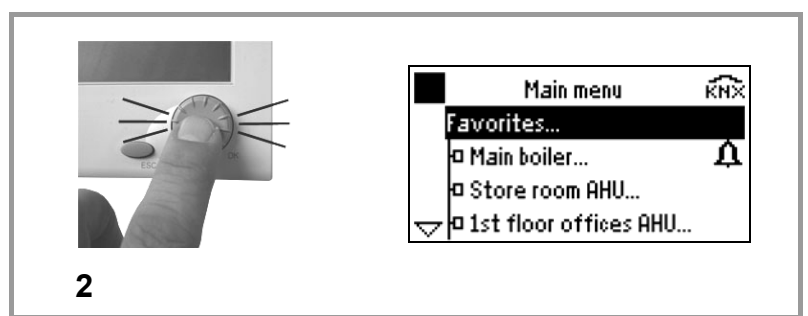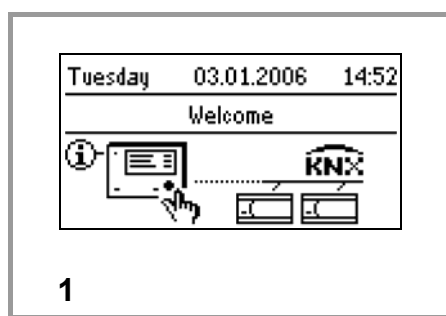

...

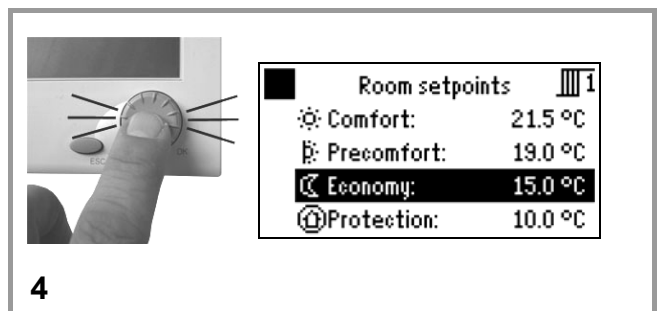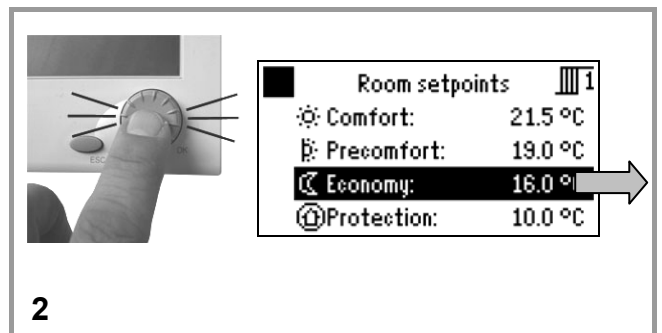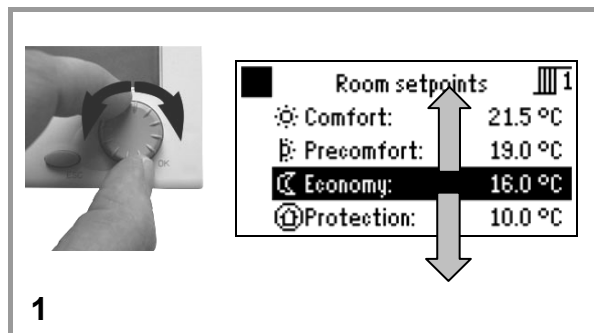

...



de	Wartung	it	Service	pl	Serwis	sr	Servis
en	Service	fi	Huolto	cs	Servis	hr	Servis
fr	Maintenance	es	Mantenimiento	sk	Servis	sl	Vzdrževanje
sv	Service	no	Service	hu	Szerviz	ro	Service
nl	Onderhoud	da	Service	el	Συντήρηση	ru	Сервис

A B C

